

品番：EA944MD-64

品名：25mmx20m 両面テープ(粗面用)



販売価格	770円(税抜)／ 847円(税込)		
カタログ価格	770円(税抜)／847円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/17 06:04現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1488ページ		




仕様



【テープ厚: 0.16mm】
中心部: 不織布
両面: 粘着剤



項目	仕様
品名	両面テープ (粗面用)
品番	EA944MD-64
規格	25mm x 20m
材質	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系
厚さ	0.16mm
色	白
入数	1巻

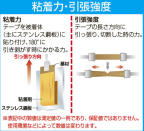

粘着力・引張強度
粘着力: 5N/10mm
引張強度: 10N/25mm
※粘着力・引張強度は、試験条件により異なります。

メーカー	日東電工	型番	No.501L
幅	25mm	長さ	20m
厚さ	0.16mm	材質	基材: 不織布 粘着剤: アクリル系
用途	各種発泡体の貼り合わせ、ウレタンフォーム他の接着用に	粘着力	5N/10mm
内芯径	76mm (3")	テープ色	白
入数	1巻		

粗面接着性に優れます。

低温接着性に優れ、冬場にも安定した性能を発揮します。

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープです。

エーテル系・エステル系ウレタンドームなどの発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、抜き打ち加工などの作業性、加工性にも優れています。

耐反発性に優れ、曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。

