

品番：EA944MD-91

品名：10mmx20m 両面テープ・強力(プラスチック用)




|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 385円(税抜) / 424円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 385円(税抜) / 424円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 123 (2025/06/03 20:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1490ページ                        |      |   |



|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 品名  | EA944MD-91                          |
| 規格  | 10mmx20m                            |
| 材質  | 不織布                                 |
| 粘着力 | 7.4N/10mm                           |
| 用途  | 自動車内装材の吸音材、家電・OA機器の緩衝材、プラスチック表示の固定に |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 特徴                   | 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ         |
| 有機溶剤                 | トルエン、キシレン、酢酸エチルなどを使用しておりません。   |
| 厚生労働省VOC1物質          | の放散量の指針値をクリアしています。             |
| 基材                   | に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。 |
| フォーム(発泡体)、不織布、プラスチック | の接着にも優れています。                   |

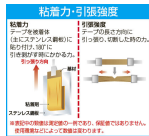

粘着剤が柔らかく、粗面接着性に優れる環境対応の低VOC両面テープ

### 仕様

|      |                                     |     |                     |
|------|-------------------------------------|-----|---------------------|
| メーカー | 日東電工                                | 型番  | No.512              |
| 幅    | 10mm                                | 長さ  | 20m                 |
| 厚さ   | 0.15mm                              | 材質  | 基材:不織布<br>粘着剤:アクリル系 |
| 用途   | 自動車内装材の吸音材、家電・OA機器の緩衝材、プラスチック表示の固定に | 内芯径 | 76mm(3")            |
| テープ色 | 白色半透明                               | 粘着力 | 7.4N/10mm           |

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。

厚生労働省VOC1物質の放散量の指針値をクリアしています。

基材に不織布を使用しており、被着体へのなじみ、追従性が良好です。

フォーム(発泡体)、不織布、プラスチックの接着にも優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

