

品番：EA944MF-265

品名：40mmx25m 強弱・両面テープ(カーペット用)




販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/05/02 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		



●カーペット側 (強粘着側)	●床面側 (弱粘着側)
カーペット(絨)	フローリング
マット(絨)	タイル
タイルカーペット	タタミ
ジョイントマット	畳
クッションフロア	シタコ
塩ビ床	畳
畳	畳

●床面側 (弱粘着側)	●カーペット側 (強粘着側)
フローリング	カーペット(絨)
タイル	マット(絨)
タタミ	タイルカーペット
畳	ジョイントマット
畳	クッションフロア
畳	塩ビ床
畳	畳

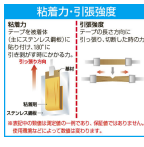

Pタイルや塩ビ床・木質フロア材などに使えます

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J0280
幅(mm)	40	長さ(m)	25
厚さ(mm)	0.29	材質	基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:ゴム系(白色/カーペット面)、 アクリル系(青色/床面)
用途	ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に	内芯径	76mm(3")
テープ色	青		

カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。

Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。

はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。

使用上の注意

- ・このテープは、強粘着・弱粘着と異なる粘着設計となっています。
- ・強粘着面側は、塩ビ素材には使用できません。
- ・敷くもの(カーペット・タイルカーペット・マット・ジョイントマットなど)の裏地を必ず確認してください。
- ・すべり止め加工などで塩ビが使用されていますとテープは使用できません。

屋内用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.