

品番：EA944MG-90B


品名：25mmx20m 両面テープ・超強力[1.2mm/外装用]



販売価格	3,320円(税抜)／3,652円(税込)		
カタログ価格	3,320円(税抜)／3,652円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



品番	EA944MG-90B
品名	25mmx20m 両面テープ・超強力[1.2mm/外装用]
メーカー	日東電工
型番	H9012
幅	25mm
厚み	1.2mm
全長	20m
材質	基材:アクリルフォーム、粘着材:アクリル系
用途	銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、金属・プラスチック表示板の固定に
粘着力	24N/10mm
テープ色	グレー
耐熱温度	0~100℃

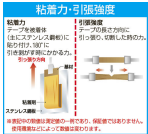

カタログ訂正 24/02/21 JIS Z 1541 1種1号適合ではありません。(No.55 1205)

仕様

メーカー	日東電工	型番	H9012
商品名	ハイパージョイント	幅	25mm
全長	20m	厚み	1.2mm
材質	基材:アクリルフォーム、粘着材:アクリル系	用途	銘板、サインプレート、住設部品、自動車外装部品、金属・プラスチック表示板の固定に
粘着力	24N/10mm	内芯径	76mm(3")
テープ色	グレー	耐熱温度	0~100℃
耐熱性、耐候性、耐反発性に優れています。			
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。			
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.