


品番：EA944MH-24

品名：50mmx3.0m 耐熱アルミガラスクロステープ

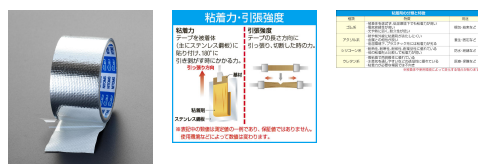

販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/04 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		



ポット式ストーブや高温ダクトの補修に

### 仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3520
サイズ	50mm×3m	厚み	0.21mm
材質	基材: ガラスクロスアルミ箔 粘着剤: シリコン系	用途	ポット式ストーブや高温ダクトの補修に
使用温度範囲	-50~250℃	内芯径	76mm(3")
テープ色	銀	粘着力	5N/10mm
引張強度	流れ方向: 60N/10mm 幅方向: 110N/10mm		

耐熱性に優れたシリコン系粘着剤。

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。

強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.