
 
 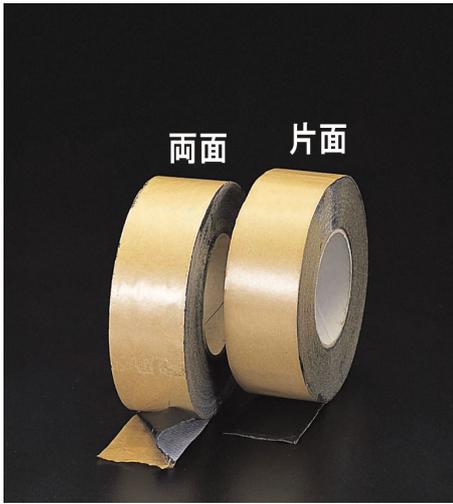


品番：EA944MJ-50

品名：50mmx20m 防水気密テープ(両面/ブチルゴム)



販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/01 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1496ページ		



品名	在庫数	販売価格	カタログ価格
EA944MJ-50	6	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)

【7-7】厚さ(mm)	適用箇所
1.5	アクリル系接着剤
2.0	不織布
2.5	アクリル系接着剤
3.0	不織布

品名	在庫数	販売価格	カタログ価格
EA944MJ-50	6	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)



耐久性に優れたブチルゴム系粘着剤をベースに、住宅専用に設計した防水・気密両面テープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.6922
幅	50mm	長さ	20m
厚さ	0.5mm	材質	基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系
用途	サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に	のり面	両面
粘着力	10N/10mm	引張強度	20N/10mm

通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。

段差にもしっかり接着。

寸法安定性に優れます。

住宅建材用

防水性・耐水性・気密性・耐久性に優れています。

熱軟化による汚染が少なく、施工性に優れます。

低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。(メーカー比)

強粘着タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.