


品番：EA944ML-37


品名：100mmx25m 養生テープ°(強粘着/外装用/マンゴー)

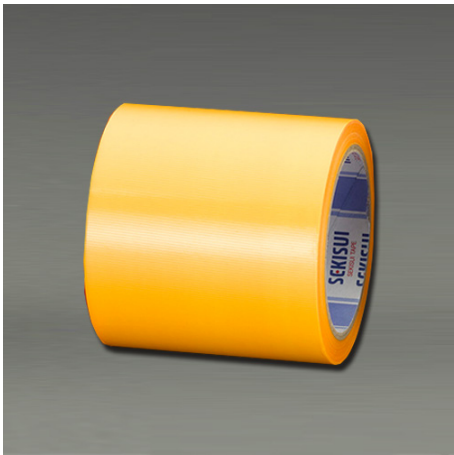

販売価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/24 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0161ページ		



品名	EA944ML-36	EA944ML-37	EA944ML-38
幅(mm)	50	100	150
長さ(m)	25	25	25
厚さ(mm)	0.127	0.127	0.127
材質	ポリエステルクロス	ポリエステルクロス	ポリエステルクロス
粘着力	3.3N/10mm	3.3N/10mm	3.3N/10mm
伸び	30%	30%	30%
引張強度	40N/10mm	40N/10mm	40N/10mm

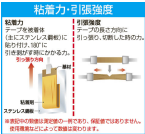

道路舗装、コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等で強度、熱収縮に強く粗面によく貼り付く養生用テープ

仕様

幅(mm)	100	長さ(m)	25
厚さ(mm)	0.127	材質	基材:ポリエステルクロス、 粘着剤:アクリル系
粘着力	3.3N/10mm	引張強度	40N/10mm
伸び	30%		

特殊なポリエステルクロス基材に、強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用養生テープ
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面によく貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
基材強度が強いので、アスファルト合材やバーナーの火が当たっても溶けにくい
グレーチング等の段差があっても強粘着タイプなので、よく貼り付き、のり残りも少ない

代替品

	品番 EA944ML-36 コメント 幅違い 50mm
--	--------------------------------



品番 EA944ML-38
コメント 幅違い 150mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.