

品番：EA944MN-1

品名：10mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)




販売価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
カタログ価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1440ページ		



品番	EA944MN-1
品名	両面発泡ブチルテープ
規格	幅10mm x 長さ10m
材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系
用途	各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に
特徴	粘着力・引張強度 柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。 密着性・耐久性に優れています。
注意事項	全天候型、屋外でも使用できます。 屋内外用



品番	EA944MN-1
品名	両面発泡ブチルテープ
規格	幅10mm x 長さ10m
材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系
用途	各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に
特徴	粘着力・引張強度 柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。 密着性・耐久性に優れています。
注意事項	全天候型、屋外でも使用できます。 屋内外用

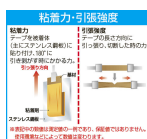

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J0900
商品名	No.541	幅	10mm
長さ	10m	厚さ	0.75mm
材質	基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系	用途	各種車体のネームプレートの接着、 カーアクセサリーの固定に
内芯径	76mm(3")	テープ色	黒
粘着力	6.2N/10mm	重量	約65g

全天候型、屋外でも使用できます。

柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。

密着性・耐久性に優れています。

屋内外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.