


品番：EA944MN-1A


品名：10mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)

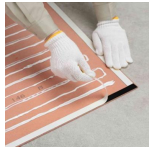

販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



屋内外用

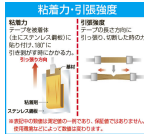

項目	単位	値
粘着力	N/10mm	6.9 (PE) / 11.5 (SUS)
引張強度	N/10mm	11.5 (SUS)
厚さ	mm	0.9
幅	mm	10
長さ	m	8
重量	g	約65

項目	単位	値
粘着力	N/10mm	6.9 (PE) / 11.5 (SUS)
引張強度	N/10mm	11.5 (SUS)
厚さ	mm	0.9
幅	mm	10
長さ	m	8
重量	g	約65

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	JJ0021
商品名	強力両面テープ ブチルゴムECO	用途	・金属建材の仮止めに ・建築内装材(化粧合板など)の仮止めや固定補助に ・フック類など軽量物の固定に
幅	10mm	長さ	8m
厚さ	0.9mm	材質	基材:発泡ブチルゴム 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙
粘着力	6.9N/10mm(PE) 11.5N/10mm(SUS)	重量	約65g
内芯径	76mm(3")	テープ色	黒

屋内外での仮止めや固定に活躍する、ブチルゴム発泡体の両面テープです。

金属、プラスチック、ガラス、木など、多用途に使用できます。

環境に配慮したエマルジョンタイプの粘着剤

対候性に優れ、屋内外で使用可能

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.