


品番：EA944MR-14

品名：1020mmx100m 表面保護シート(青)

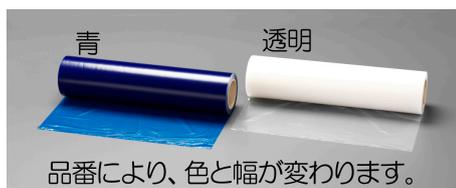

販売価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
カタログ価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/14 17:26現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



#### 仕様

幅	1020mm	長さ	100m
材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 芯:紙管	厚み	0.05mm
色	ブルー	引張強度	2.4kg/m <sup>2</sup>
標準接着力	160g/25mm	巻き戻し力	50g/25mm
伸び率	約8割(ラップ程度の伸び率の使用をイメージしてください。)		
アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに			
※手で裂けません(はさみやカッターを使用して切ってください。)			

#### 代替品

	品番	EA944MR-56
	コメント	厚さ:0.07mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.