
 


品番：EA944MR-7A


品名：100mmx50m 表面保護シート(強粘着/SVP τ -7°)

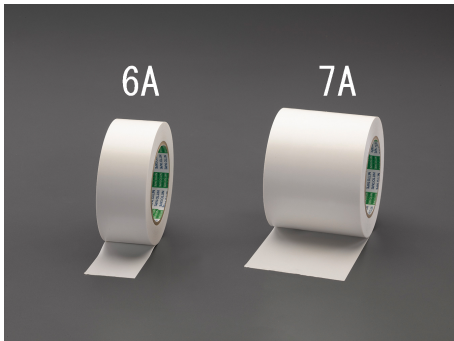

販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/27 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



品名	SPV τ -202R
規格	100mm x 50m
材質	基材: ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤: ゴム系
用途	ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に
特徴	強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。

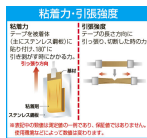

RoHS2規制に適した金属板用表面保護材

仕様

メーカー	日東電工	型番	SPV-202R
幅	100mm	長さ	50m
厚さ	0.12mm	材質	基材: ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤: ゴム系
用途	ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に	芯内径	76mm(3")
粘着力	1.35N/10mm	引張強度	32.5N/10mm
巻戻し力(N/20mm)	2.80	伸び	200%
入数	1巻		

強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。

メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。

耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

