


品番：EA944MR-7A

品名：100mmx50m 表面保護シート(強粘着/SVP<sup>®</sup>-7°)

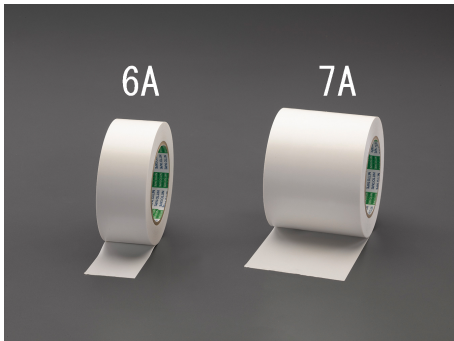

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,960円(税抜) / 3,256円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,960円(税抜) / 3,256円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/08 20:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ |                              |      |   |



RoHS2規制に適した金属板用表面保護材

### 仕様

|              |  |      |                              |
|--------------|--|------|------------------------------|
| メーカー         | 日東電工                                       | 型番   | SPV-202R                     |
| 幅            | 100mm                                      | 長さ   | 50m                          |
| 厚さ           | 0.12mm                                     | 材質   | 基材:ポリ塩化ビニール系フィルム、<br>粘着剤:ゴム系 |
| 用途           | ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に | 芯内径  | 76mm(3")                     |
| 粘着力          | 1.35N/10mm                                 | 引張強度 | 32.5N/10mm                   |
| 巻戻し力(N/20mm) | 2.80                                       | 伸び   | 200%                         |
| 入数           | 1巻   |      |                              |

強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。

メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。

耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

