
 
 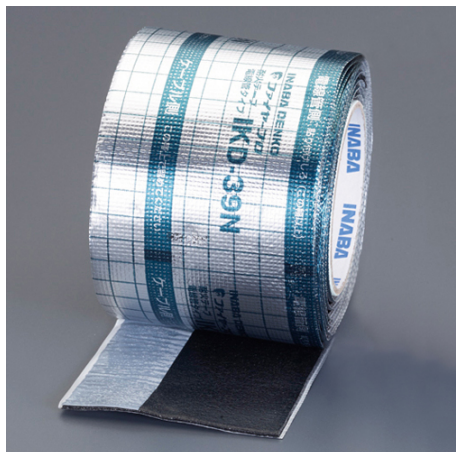




品番：EA944MX-1A

品名：85x2000mm 耐火テープ

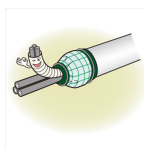

販売価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
カタログ価格	9,500円(税抜) / 10,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/25 02:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1148ページ1453ページ		

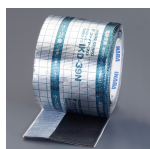

### 仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	IKD-39N
用途	床、壁、中空壁、片壁に	適合電線管サイズ	φ19~39mm
施工可能箇所(目安)	φ19mm:22ヶ所 φ25mm:18ヶ所 φ31mm:15ヶ所 φ39mm:13ヶ所	テープ幅	85mm
テープ長さ	2m	テープ厚	2mm
材質	基材:アルミ(補強線入) 耐熱シール材:熱膨張性ブチル		

スライドシート採用により地震の揺れで電線が動いてもはずれにくい構造になっています。

東日本大震災クラスの振動実験でも施工箇所の破損がありませんでした。  
電線管に留めることでさらに揺れ耐性がアップ

PF管(CD管)を裸ケーブルと同時に貫通させることが可能です。  
将来、電線の変更が生じても対応できます。

建築基準法にて要求されている1時間耐火性能に合格しています。

準耐火壁45分、木軸施工、114条区画にも対応しています。(準耐火45分)

テープを巻き付ける簡単な施工方法です。

止め位置がわかりやすい目安帯が印刷されています。

壁・中空壁・片壁は片側の施工で完成します。

床施工は床上からの施工で完成します。

同じキットで床施工、壁施工、中空壁施工および片壁施工のいずれにも対応できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.