


品番：EA944N-130A

品名：7-50mm 電動テープディスペンサー(安全シャッター付)



販売価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/26 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1856ページ		

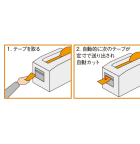

仕様

メーカー	エクト	型番	MS-1100
テープ長さ設定	30～999mm(1mm単位で変更可能)	適用テープ	幅:7～50mm、芯内径:76mm(3″)、 外径:170mm以内
電源	AC100V(50/60Hz)	材質	スチール、プラスチック
サイズ	137(W)×249(L)×156(H)mm	重量	2.5kg
テープカット	直線	使用環境	5℃～40℃(湿度RH80%以下)
付属品	取扱説明書、トリプルリール、シリコン オイル		
自動送り、自動カット			
安全シャッター付			
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。			
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。			
メモリー機能・安全機能を搭載			
軽作業から中型生産ラインに最適			
7セグLEDデジタル3桁表示			
設定長バックアップ			

トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.