
 


品番：EA944NC-50B

品名：50mmx25m 養生テープ(建築用/30巻)

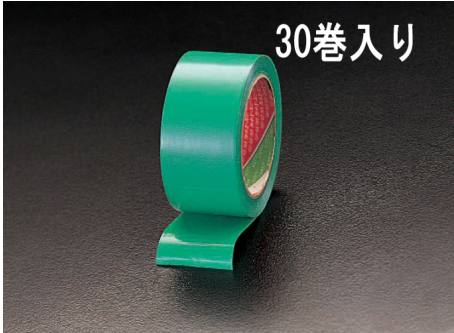

販売価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/03 15:12現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ	0161ページ		



品名	EA944NC-50B
規格	50mm×25m
単位	箱
入数	30巻
重量	約1.5kg
材質	基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
特徴	・手で簡単に切れ、柔軟性がある ・油性マジックで文字を書き込むことができる ・粘着力が強く、剥がれにくい ・環境に配慮したノントルエンタイプ

粘着力・引張強度
粘着力 テープを剥がす際の粘着力を測定します。粘着力が強いほど、剥がれにくいです。
引張強度 テープを引っ張る際の引張強度を測定します。引張強度が高いほど、破れにくいです。

手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用

仕様

サイズ	50mm×25m	厚さ	0.16mm
材質	基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系	粘着力	4N/10mm
引張強度	9.68N/10mm	入数	30巻
手で簡単に切れます。			
油性マジックで文字を書き込むことができます。			
粘着力が強めで扱いやすい。			
建築養生、塗装養生、仮止めに強粘着でものり残りしにくい。			
硬質塩ビなどにものり残りしにくい。			
環境に配慮したノントルエンタイプ			
薄く柔軟性があるので、凹凸部にもよく貼り付き、長期間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

