 




品番：EA944NG-1

品名：19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

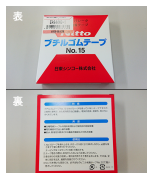

販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 89 (2026/04/05 03:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1446ページ		

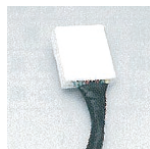

耐候性に優れた自己融着テープ

#### 仕様

メーカー	日東電工	型番	No.15
サイズ	19mm×10m	厚さ	0.5mm
材質	ブチルゴム	用途	電線ケーブルの端末処理、接続、保護に
耐熱温度	70℃	使用温度範囲	-10~70℃
引張強度	3.1N/10mm	伸び	550%
絶縁破壊電圧	44kV/mm		

電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。

金属腐食を起こしません。

屋外で使用する場合は、保護用として一般的なビニールテープの黒色をご使用ください。

#### 代替品

	品番	EA944NG
	コメント	仕様をご確認ください。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.