

品番：EA944NG-119


品名：19mmx25m 低ハロゲン粘着テープ



販売価格	990円(税抜)／1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜)／1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 135 (2025/07/06 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1486ページ		



品名	低ハロゲン粘着テープ
品番	EA944NG-119
規格	19mmx25m
材質	ポリオレフィン
粘着力	1.8N/10mm
引張強度	13.4N/10mm
内芯径	35mm
入数	1巻

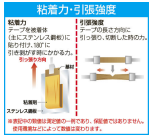

仕様

幅(mm)	19	長さ(m)	25
厚さ(mm)	0.1	材質	基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系
用途	原子力発電設備のマスキングに	粘着力	1.8N/10mm
引張強度	13.4N/10mm	内芯径	35mm
入数	1巻		
養生・結束用テープ			
手でカットできます。			
耐候性、耐熱性に優れています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.