 


品番：EA944NJ-103


品名：25x0.13mm/10m 粘着テープ° (テフロン[TM]PTFE製/



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,130円(税抜) / 4,543円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,130円(税抜) / 4,543円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2024/11/01 07:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1518ページ                      |      |   |



| 品名          | 規格                  | 単位 |
|-------------|---------------------|----|
| EA944NJ-103 | 25mm x 0.13mm x 10m | 巻  |

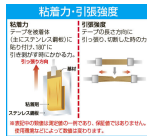

### 仕様

|           |  |        |  |
|-----------|--|--------|--|
| 幅         | 25mm   | 長さ     | 10m  |
| 総厚さ       | 0.13mm   | 材質     | 基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸)<br>粘着剤: シリコン系 |
| 用途        | ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆 | 使用温度範囲 | -60~200℃   |
| 粘着力180°剥離 | 3.6N/10mm  | 引張強さ   | 144N/10mm  |
| 破壊電圧      | 6kV  |        |  |

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。

電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

手で切ることができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.