 


品番：EA944NJ-125


品名：50x0.18mm/10m 粘着テープ° (テフロン[TM]PTFE製/



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/11/01 09:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1518ページ		



品名	規格	単位
EA944NJ-125	50mm幅 x 0.18mm厚 x 10m巻	巻

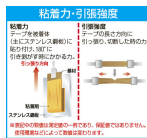

仕様

幅	50mm	長さ	10m
総厚さ	0.18mm	材質	基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)含浸) 粘着剤: シリコン系
用途	ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆	使用温度範囲	-60~200℃
粘着力180°剥離	5.2N/10mm	引張強さ	344N/10mm
破壊電圧	6kV		

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)の優れた非粘着性を活かしあらゆる用途に対応できます。

電気絶縁性、寸法安定性に優れています。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。(2020年3月現在)

手で切ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.