


品番：EA944NJ-148

品名：200x0.08mm/10m 粘着テープ°(テフロン[TM]PTFE製/

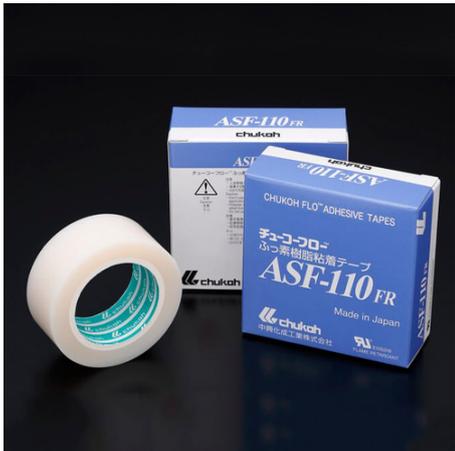

| | | | |
|---------|-----------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0 (2025/08/04 22:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1500ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 |
|------------|---------------------|----|
| ASF-110 FR | 200mm幅×0.08mm厚×10m巻 | 巻 |



仕様

| | | | |
|------|--|--------|---|
| 幅 | 200mm | 長さ | 10m |
| 総厚さ | 0.08mm | 材質 | 基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系 |
| 用途 | ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに | 粘着力 | 2.8N/10mm |
| 引張強度 | 28N/10mm | 使用温度範囲 | -60~200℃ |

柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状へ追随性があります。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

電気絶縁性・耐候性に優れています。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

代替品

| | |
|------|----------------|
| 品番 | EA944NJ-146 |
| コメント | 100×0.08mm/10m |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.