

品番：EA944NJ-150

品名：300x0.08mm/10m 粘着テープ° (テフロン[TM]PTFE製/



販売価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1450ページ		



品名	ASF-110FR
規格	300mm幅 x 0.08mm厚 x 10m巻
材質	フッ素樹脂PTFEフィルム
粘着剤	シリコーン系粘着剤
用途	ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに



仕様

メーカー	中興化成工業	型番	ASF-110FR
用途	・ヒートシール圧着部の被覆 ・シュート・ホッパーの摩擦面ライニング ・絶縁テープ ・絶縁用スペーサー ・結線部の絶縁被覆 などに	幅	300mm
長さ	10m	総厚さ	0.08mm
使用温度範囲	-60~200℃	粘着力	2.8N/10mm
引張強度	28N/10mm	破壊電圧	10kV
材質	基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系	入数	1巻

柔軟性・伸縮性があり、対象物の形状へ追随します。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。


電気絶縁性・耐候性に優れています。

フッ素樹脂本来の清潔感ある白色です。

UL510規格に合格しています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

代替品

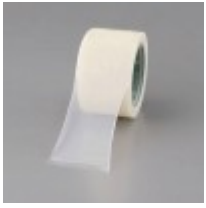

品番 EA944NJ-146
コメント 100×0.08mm/10m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.