


品番：EA944NJ-219

品名：19x0.13mm/10m 高耐熱テープ° (テフロン(TM)PTFE製/

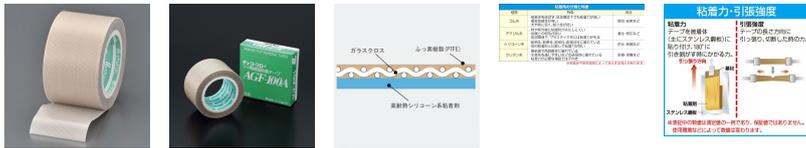

販売価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/03/30 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1451ページ		



仕様

メーカー	中興化成工業	型番	AGF-100A
用途	・ヒートシール機、真空包装機の離型 ・樹脂成型などプレス工程の離型 ・電気絶縁被覆 ・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆	幅	19mm
長さ	10m	総厚さ	0.13mm
重量	48g	使用温度範囲	-60~250℃
引張強さ	144N/10mm	粘着力(180度剥離)	4N/10mm
破壊電圧(基材のみ)	6kV	材質	基材: ガラスクロス(フッ素樹脂(テフロン(TM)PTFE製)含浸) 粘着剤: シリコン系
入数	1巻		

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れています。

250℃まで使用できる高耐熱性を有しています。

保持力(横方向へのずれにくさ)に優れています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.