



品番：EA944NN-31

品名：19mmx60m 電気絶縁テープ

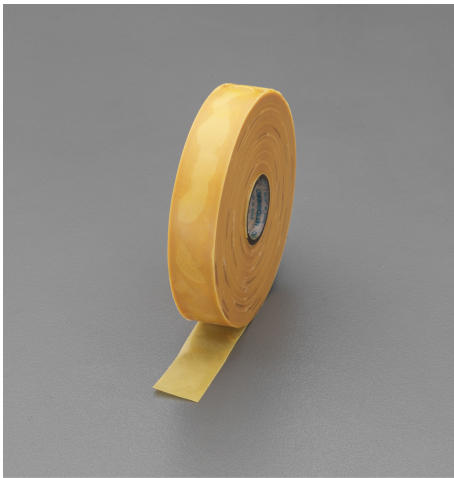

品番により幅が変わります。

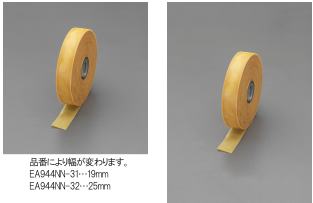

品番により幅が変わります。
EA944NN-31：19mm
EA944NN-32：25mm

仕様

幅	19mm	長さ	60m
厚さ	0.18mm	重量	280g
絶縁破壊電圧(kv)	最低：8～9、平均：9～11	引張強さ(kgf/10mm幅)	タテ：8～10、ヨコ(継目部)：7～9
材質	支持体：レーヨン布		
電気絶縁用クロス、小型トランス用の外装絶縁用に			
テープに継ぎ目がある場合があります。			
JIS規格	JIS C 2120準拠品		
非粘着			

代替品

	品番	EA944NN-31A
	コメント	後継品

