


品番：EA944NN-51

品名：19mmx30m 電気絶縁テープ(ガラスクロス/B種)

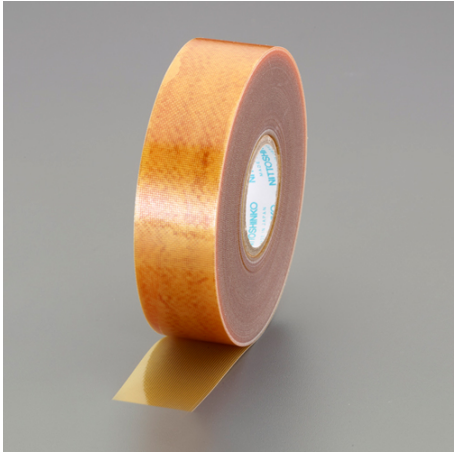

販売価格	3,160円(税抜)／3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜)／3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2025/05/14 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1494ページ		



仕様

幅(mm)	19	長さ(m)	30
厚さ(mm)	0.18	材質	基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
用途	トランス、モータ等の外層絶縁に	色	黄色
最高許容温度	130℃	引張強度(長さ方向)	369.2N/15mm
絶縁破壊電圧(常態)	12.6Kv	入数	1巻
粘着剤なし			
B種電気機器の絶縁に			
電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。			
電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。			