

品番：EA944NP-214B


品名：19mmx10m ビニールテープセット(8色-14巻/ケース入)



販売価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)			
カタログ価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)			
在庫数	最新在庫：8（2026/03/24 13:41現在）			
商品入数	1	販売単位	組	
カタログページ	1443ページ			



屋内外用

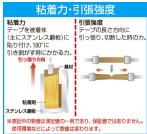

項目	単位	値
厚さ	mm	0.19
幅	mm	19
長さ	m	10
重量	g	140
引張強度	N/19mm	71.9
粘着力	N/19mm	2.51

収納に便利なケース付

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・クリアー(1巻) ・レッド(2巻) ・ブルー(1巻) ・イエロー(1巻) ・グリーン(1巻) ・ホワイト(2巻) ・ブラック(5巻) ・グレー(1巻) ケース付	テープサイズ	19mm×10m
厚さ	0.19mm	材質	基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	粘着力	2.51N/19mm
引張強度	71.9N/19mm	内容	14巻入
ケースサイズ	内寸:120×155×80(H)mm 外寸:165×210×95(H)mm		

耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

初期粘着性に優れています。

JIS C 2336適合品
脱鉛タイプ
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
カット性に優れ、手で切ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.