
 


品番 : EA944NP-36

品名 : 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)

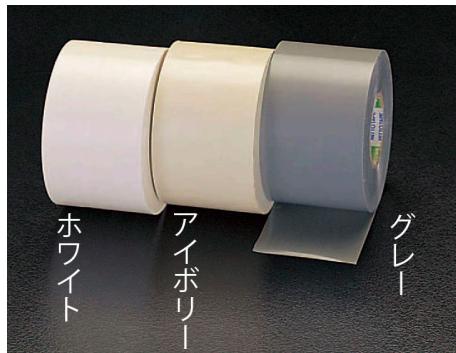

販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2025/12/15 07:24現在)		
商品入数	4	販売単位	pk
カタログページ	0034ページ 1493ページ		



環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.21S
サイズ	50mm	長さ	20m
厚さ	0.19mm	材質	基材: 塩化ビニール 粘着剤: ゴム系
用途	配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用	カラー	ホワイト
重量	約1.04kg	粘着力	2.47N/19mm
引張強度	68.2N/19mm	入数	4巻

電気絶縁性に非常に優れています。

使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。

端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。

カット性に優れ、手で切ることができます。

初期粘着性に優れています。

配線の色分けにも便利です。

JIS C 2336適合品

耐寒性に優れ、-10°Cでも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.