

品番 : EA944NX-123

品名 : 50mmx20m ビニールテープ(青)



販売価格	915円(税抜)／1,007円(税込)		
カタログ価格	915円(税抜)／1,007円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1493ページ		



粘着力・引張強度

粘着力  
テープを被着材に貼り付ける際の引張り力で、引張り、剥離した時の力。

引張り試験  
引張り試験は、引張り試験機にて、引張り力を測定する方法。

引張強度  
引張り試験結果より算出される引張り強度。

基材: 塩化ビニール  
粘着剤: ゴム系



## 仕様

幅	50mm	長さ	20m
厚さ	0.2mm	材質	基材: 塩化ビニール 粘着剤: ゴム系
用途	電気絶縁用、仕分け用	粘着力	0.5N/10mm以上
引張強度	20N/10mm以上	重量(1巻あたり)	231g
カラー	ブルー	入数	1巻

脱鉛

RoHS対応品

JIS規格 C2336適合品


広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。

JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。

土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。

## 代替品

	品番 EA944NP-133
	コメント

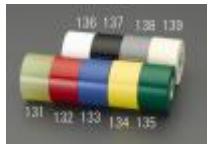

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.