

品番：EA944NX-29

品名：50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 2,990円(税抜) / 3,289円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,990円(税抜) / 3,289円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/07/17 11:13現在) | | |
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1493ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------|-----------|----------------------|
| 幅 | 50mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.2mm | 材質 | 基材:塩化ビニール 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | 電気絶縁用、仕分け用 | 粘着力 | 0.5N/10mm以上 |
| 引張強度 | 20N/10mm以上 | 重量(1巻あたり) | 231g |
| カラー | グレー | 入数 | 4巻 |

脱鉛

RoHS対応品

JIS規格 C2336適合品


広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。

JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。

土木・建築・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA944NP-138 |
| コメント | 仕様ご確認下さい。 |

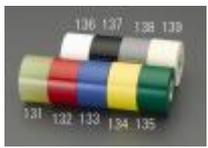

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.