



品番：EA944NZ-50B

品名：50mmx50m ホールディングテープ(5巻)

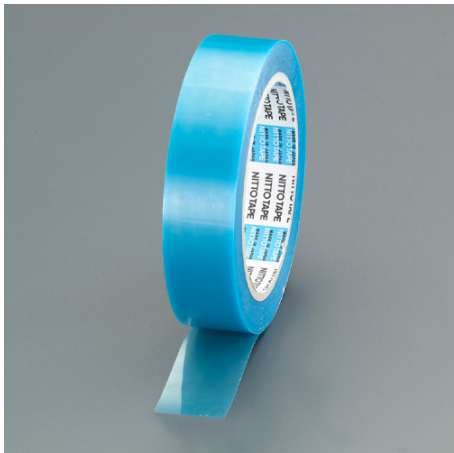

販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/30 15:27現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	1437ページ		

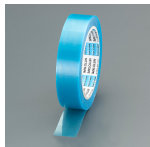

#### 仕様

幅	50mm	長さ	50m
厚さ	0.07mm (基材:0.038mm、粘着剤:0.032mm)	材質	基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
用途	OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定に	内芯径	76mm(3")
色	ライトブルー	粘着力	3.32N/10mm
引張強度	70N/10mm	重ね貼り粘着力(N/25mm)	0.10
保持力(mm/60分)	0.2	巻戻し力(N/25mm)	0.5
伸び	100%	入数	5巻入り

電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。

樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる

光や熱による劣化に強い

適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ

被着体への汚染性が少ない

屋内用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.