
 
 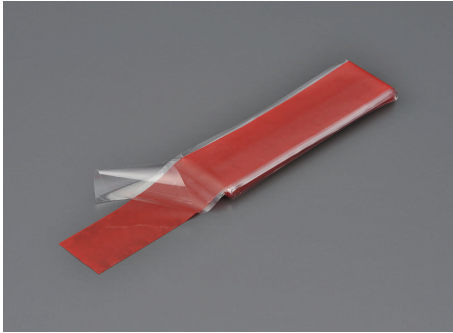


品番：EA944RF-1

品名：25mmx1m 自己融着絶縁テープ



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/04 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1446ページ		



ホース・パイプの漏れ止めに  
使用後にべたつかない、簡単できれいにはがせるタイプ

#### 仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	LSW-100
サイズ	25mm×1m	厚さ	0.5mm
材質	基材:シリコンゴム	用途	ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチなどのすべり止めに
耐熱温度	-54～260℃	絶縁耐力	400VPM
伸び	300%	使用温度範囲	-54～260℃

絶縁、耐水、耐熱、耐候性に優れ、屋内外で使用可能

テープ同士のみが接着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。

粘着剤を使用していないため、使用後のべたつきがなく、はがす時もきれいにはがせます。

屋内外用

#### <使用上の注意>

- ・ガス管、ガスホースの補修には使用できません。圧力が高い場合には、漏れが完全に止まらない場合があります。
- ・用途以外には使用しないでください。
- ・空気、水漏れの補修は応急的な防止で、長期の使用はできません。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ・予め目的の用途に適合しているか確認してください。

- ・幼児の手の届かないところに保存し、いたずらしないように注意してください。
- ・貴金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.