


品番：EA944RH-1

品名：25mmx 3m 自己融着テープ(シリコンゴム)

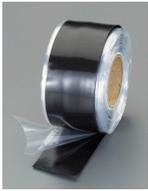

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,850円(税抜) / 2,035円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 31 (2024/05/02 05:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1514ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|------------|
| メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | DV82110 |
| 幅(mm) | 25 | 長さ(m) | 3 |
| 厚さ(mm) | 0.5 | 材質 | 基材:シリコン |
| 用途 | 水、燃料ホースの緊急補修、ダクトテープ、絶縁テープの代わり、工具類の保護、絶縁、自動車のラジエーターホースの補修、自動車のワイヤーハーネスの保護、絶縁、ゴルフクラブや自転車のグリップの保護、絶縁、ボートの配線の保護、絶縁、折れた棒や植物の枝の修復に | テープ色 | 黒 |
| 耐熱温度 | -54~260℃ | 引張強度 | 8.00MPa |
| 伸び | 600% | 絶縁破壊強さ | 16,000V/mm |

接着剤不使用の、シリコンゴム製の自己融着テープです。

引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。

密閉、絶縁、振動止めの用途に使用可能です。

あらゆるパイプの漏水補修が可能です。
※漏水補修には何層か重ねて巻きつけてください。

世界で最も過酷な、米軍規格(U.S.Mil Spec.AA59163)に適合します。

軍隊での長年の使用実績を持つ万能補修テープで、密閉性、防水性、絶縁性に優れています。

絶縁テープ、ダクトテープの代わりにも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.