


品番：EA944RS-10

品名：48mmx13.7m 手切れ粘着テープ (イエロー)[DUCK]



販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/04/13 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1436ページ		

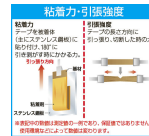

### 仕様

幅(mm)	48	長さ(m)	13.7
厚さ(mm)	0.23	材質	基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
用途	結束、ラベル貼り、色分けなどに	内芯径	76mm(3")
色	イエロー	耐熱温度	93℃
粘着力	8.21N/10mm	引張強度	45.53N/10mm

屋内外用

手で簡単に切れます。

木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。

凹凸面にも貼付可能

約3週間以内であれば、きれいに剥がすことができます。

※継続的に使用する場合は、約90℃以下の環境でご使用ください。

一時的なマーキングに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

