
 
 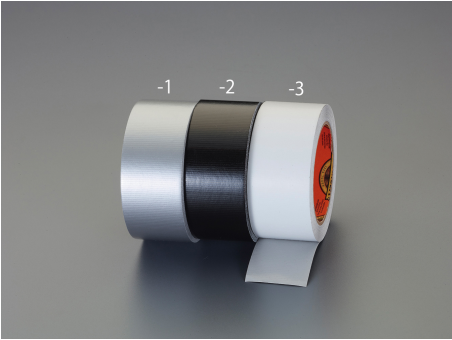


品番：EA944RV-2

品名：48mmx11m 超強力ダグテープ (手切れ/黒)



販売価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜)／1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:56現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1495ページ		



超強力&高強度&耐水
すべてそろった超厚手補修テープ

仕様

幅(mm)	48	長さ(m)	11
厚さ(mm)	0.43	材質	基材: ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤: 天然ゴム系
用途	屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に	内芯径(mm)	76
色	ブラック	重量(g)	275
全天候型			
破れにくい超厚手耐久タイプ			
すぐれた耐水性			
高強度ポリエステルクロス採用			
手できれいに切れる			
平滑面・粗面・凸凹面OK			
超強力接着・高強度・耐水・耐熱が特長			


＜使用できるもの＞

木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革

＜使用できないもの＞

特殊加工面、シリコン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品

代替品

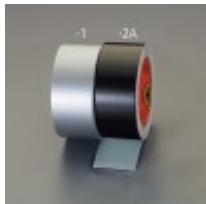

品番 EA944RV-2A

コメント 長さ変更:11⇒9.1m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.