


品番：EA944SA-38

品名：38mmx 5m 粘着テープ(ステンス箔)

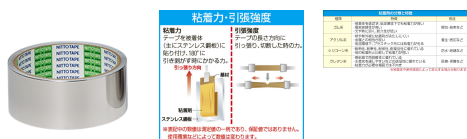

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,000円(税抜) / 2,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,000円(税抜) / 2,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 24 (2026/06/12 11:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1452ページ | | |



金属屋根、外壁などの防水・補修に

仕様

| | | | |
|------|-----------------------|------|------------------|
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J3180 |
| 商品名 | P-12 | 幅 | 38mm |
| 長さ | 5m | 厚さ | 0.12mm |
| 材質 | 基材:ステンレス 粘着剤:アクリル系 | 用途 | 金属屋根、外壁などの防水・補修に |
| 粘着力 | 14.3N/10mm | 引張強度 | 237.6N/10mm |

水回りでもさびにくい厚手タイプのステンレス基材

耐候性に優れ、屋外でも使用できます。

屋内外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.