



品番：EA944SC-3A

品名：75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

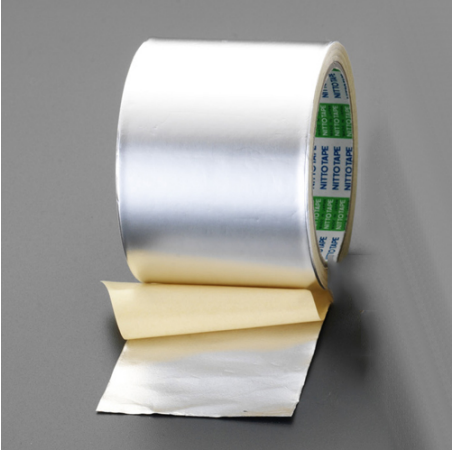

販売価格	3,840円(税抜)／4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜)／4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/03/23 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		

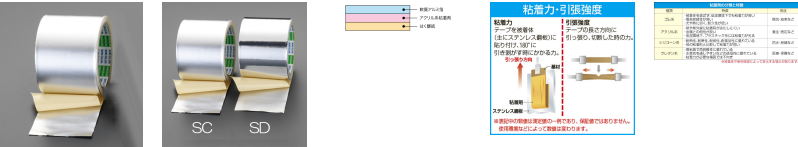

ダクトや配管の被覆、保護用途に適しているアルミテープです

仕様

幅(mm)	75	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.1	材質	基材:アルミニウム箔 粘着剤:アクリル系
用途	ダクトや配管の被覆・保護、保温材などの目地用、配線や部品などの固定用、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに	粘着力	11.2N/10mm
引張強度	34.4N/10mm	光沢	無
伸び(%)	8		

50μ厚軟質アルミ箔(JIS H 4160 A1N30H相当品)にアクリル系粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。

アルミ箔のツヤ消し面を表にした製品です。

強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。

軟質アルミ箔でどこでもきれいに貼れます。

