


品番：EA944SD-50

品名：50mmx10m 粘着テープ(光沢アルミ箔)

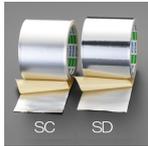

販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/03/23 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		



項目	値
粘着力	11.2N/10mm
引張強度	34.4N/10mm
伸び	8%

ダクトや配管の被覆、保護用途に適しているアルミテープです

仕様

幅	50mm	長さ	10m
厚さ	0.1mm	材質	基材:アルミニウム箔 粘着剤:アクリル系
用途	ダクトや配管の被覆・保護、保温材などの目地用、配線や部品などの固定用、アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに	粘着力	11.2N/10mm
引張強度	34.4N/10mm	光沢	有
伸び(%)	8		

アルミ箔の光沢面を表にした製品です。

強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有しています。

50 μ 厚軟質アルミ箔(JIS H 4160 A1N30H相当品)にアクリル系粘着剤を塗布した、離型紙付のアルミ箔粘着テープです。

軟質アルミ箔でどこでもきれいに貼れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

