


品番：EA944SE-102

品名：75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手)



販売価格	2,290円(税抜)／2,519円(税込)		
カタログ価格	2,290円(税抜)／2,519円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2025/08/04 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1503ページ		

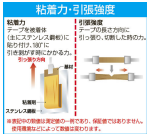

品名	仕様	単位	在庫
EA944SE-102	75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(厚手)	巻	26

屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3100
幅(mm)	75	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.13	材質	基材:軟質アルミ箔(0.08mm) 粘着剤:アクリル系
用途	屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修、外壁のすき間シールに	内芯径	76mm(3")
テープ色	シルバー	粘着力	7.9N/10mm
厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ			
耐水性、耐候性に優れたアルミ素材			
凹凸面や曲面にもピッタリフィット			
屋外用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.