


品番：EA944SE-106

品名：50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢厚手)

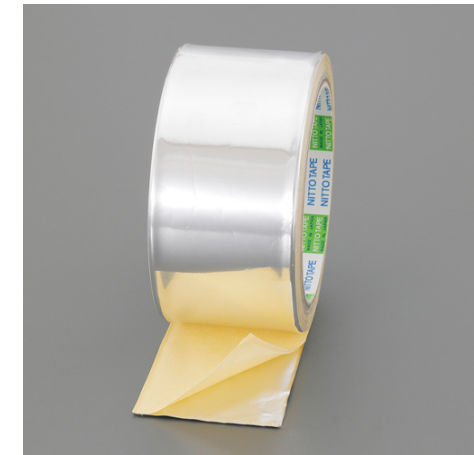

販売価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫：29（2025/08/04 16:47現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1503ページ		



流し台など水まわりのすき間シールに

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3302
幅(mm)	50	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.13	材質	基材:軟質アルミ箔(0.08mm) 粘着剤:アクリル系
用途	流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に	内芯径	76mm(3")
テープ色	シルバー	粘着力	7.9N/10mm
厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ			
耐水性、耐候性に優れたアルミ素材			
凹凸面や曲面にもピッタリフィット			
屋内外用			

