


品番：EA944SE-123

品名：50mmx 2m 識別用アルミ粘着テープ(白)

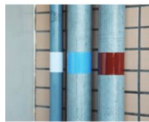

販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/23 00:56現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	2278ページ		



粘着



試験項目	試験条件	試験結果
粘着力	標準	6.24N/10mm
引張強度	標準	N8.4

※ 裏面に粘着層が付いているもしくは  
両面テープが押付いています。  
※ 粘着層及び両面テープが付いていません。

配管の流体識別、系統表示に

### 仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3772
幅(mm)	50	長さ(m)	2
厚さ(mm)	0.1	テープ色	白
材質	基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系	内芯径	76mm(3")
粘着力	6.24N/10mm	マンセル値	N8.4
用途	配管の流体識別・系統表示、エクステリアの装飾・補修、高さ制限などの目印に	仕様	粘着

耐候性に優れています。

表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじみます。

配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠

屋外用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

