


品番：EA944SE-82

品名：75mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)



販売価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜)／1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/23 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		

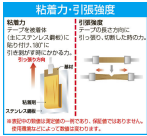

項目	単位	値
幅	mm	75
長さ	m	10
厚さ	mm	0.1
材質		基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系
内芯径	mm	76mm(3")
粘着力	N/10mm	7.9N/10mm
引張強度	N/10mm	23.6N/10mm

流し台など水まわりのすき間シールに

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3260
幅(mm)	75	長さ(m)	10
厚さ(mm)	0.1	材質	基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系
用途	流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に	内芯径	76mm(3")
テープ色	シルバー	粘着力	7.9N/10mm
引張強度	23.6N/10mm		

耐水性、耐候性に優れたアルミ素材
凹凸面や曲面にもピッタリフィット
屋外でも使用できます。
屋内外用

代替品

品番	EA944SD-75
----	------------



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.