



品番：EA944SE-97

品名：50mmx50m 軟質アルミ箔粘着テープ(光沢)

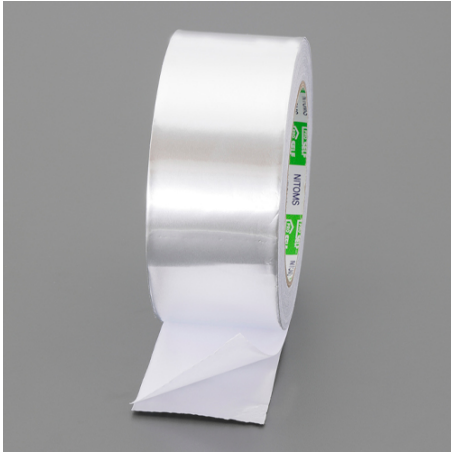

販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/13 10:44現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		

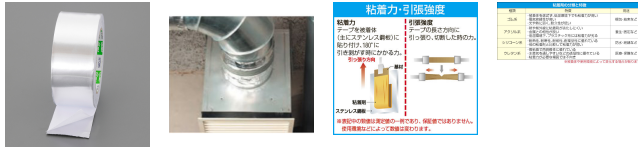

流し台など水まわりのすき間シールに

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J3301
幅(mm)	50	長さ(m)	50
厚さ(mm)	0.08	材質	基材:軟質アルミ箔(0.05mm) 粘着剤:アクリル系
用途	流し台など水まわりのすき間シール、金属屋根、外壁などの防水・補修、空調ダクトの補修に	内芯径	76mm(3")
テープ色	シルバー	粘着力	4.7N/10mm

凹凸面や曲面にもピッタリフィット

環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用

耐水性、耐候性に優れたアルミ素材

屋内外用

代替品

品番	EA944SD-2A
コメント	



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.