


品番：EA944VH-38

品名：38x0.18mm/10m ガラスクロステープ°(フッ素樹脂含浸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,010円(税抜) / 8,811円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,010円(税抜) / 8,811円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/05 07:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1451ページ | | |

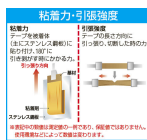

仕様

| | | | |
|--------|--|------|---------------------------------|
| メーカー | 三ツ星ベルト | 商品名 | マックスタック(MAXTAC)ガラスクロステープ |
| 用途 | 高温・耐熱用途、非粘着用途、摺動(コンベヤの搬送物のガイド)用途、絶縁用途に | 幅 | 38mm |
| 長さ | 10m | 厚さ | 0.18mm |
| 使用温度範囲 | -50~200℃ | 表面色調 | 茶 |
| 表面形状 | 平面 | 材質 | 基材:PTFEフィルム+ガラス繊維 粘着剤:シリコーン系 |

耐熱性、非粘着性、耐薬品性、絶縁性などの性能に優れています。

ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。

シリコーン系粘着剤は、-50℃~+200℃の温度領域における連続使用、+260℃までの断続使用に耐える事ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.