


品番：EA944VN-50

品名：50x0.18mm/10m 粘着テープ°(フッ素樹脂帯電防止)

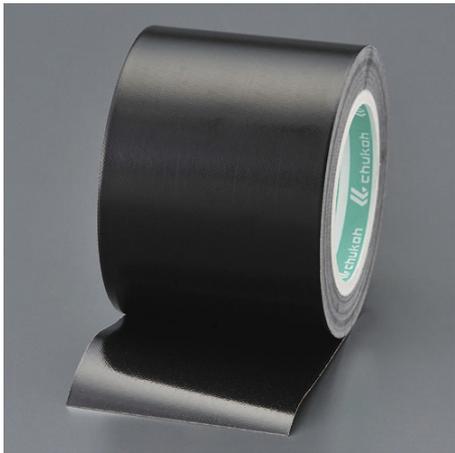

販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/24 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1501ページ		



品名	EA944VN-50	規格	50mm幅×0.18mm厚×10m巻
材質	ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)	粘着剤	シリコン系
用途	ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型、フィルム搬送ロールや電子部品、デバイスの製造工程など静電気を嫌う箇所の摺動、高温電気絶縁被膜		
引張強さ	292N/10mm	粘着力(180度剥離)	5.2N/10mm
重量	218g	使用温度範囲	-60~200℃
入数	1巻		



### 仕様

幅	50mm	長さ	10m
総厚さ	0.18mm	材質	基材:ガラスクロス(帯電防止材入り フッ素樹脂含浸) 粘着剤:シリコン系
用途	ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型、フィルム搬送ロールや電子部品、デバイスの製造工程など静電気を嫌う箇所の摺動、高温電気絶縁被膜	表面抵抗率	10 <sup>8</sup> Ω以下
引張強さ	292N/10mm	粘着力(180度剥離)	5.2N/10mm
重量	218g	使用温度範囲	-60~200℃
入数	1巻		

剥離紙なし

帯電防止性に優れています。

テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。

寸法安定性・耐候性に優れています。

食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.