



品番 : EA944VP-19


品名 : 19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

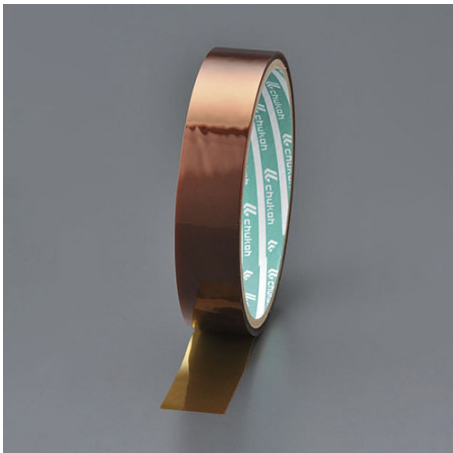

販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1444ページ		

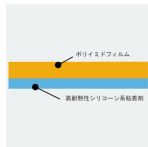

品名	API-114AFR
規格	19mm幅 x 0.06mm厚 x 10m巻
材質	基材:ポリイミドフィルム 粘着剤:シリコン系
用途	高温電気絶縁、はんだ付け工程等の耐熱マスキング
特性	高耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性、耐候性
引張強さ	50N/10mm
伸び	35%
粘着力	2.4N/10mm
破壊電圧	7kV(一般特性値)
最高使用温度	250℃

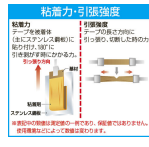

仕様

メーカー	中興化成工業	型番	API-114AFR
用途	・高温電気絶縁 ・はんだ付け工程等の耐熱マスキング	幅	19mm
長さ	10m	厚さ	0.06mm
最高使用温度	250℃	引張強さ	50N/10mm
粘着力	2.4N/10mm	伸び	35%
破壊電圧(基材のみ)	7kV(一般特性値)	材質	基材:ポリイミドフィルム 粘着剤:シリコン系
入数	1巻		

ポリイミドフィルムを基材とし、高耐熱シリコン系粘着剤を塗布した製品です。

耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。

耐薬品性、耐候性にも優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.