

 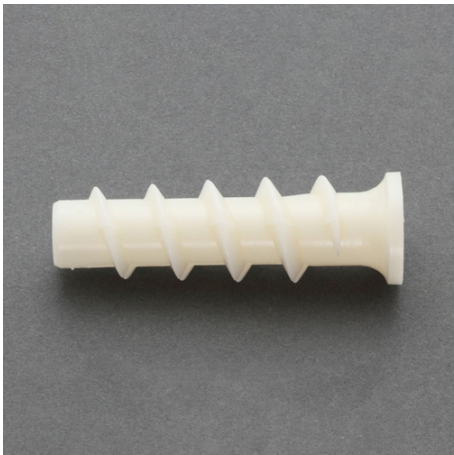
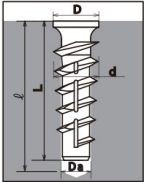


品番：EA945NT-4

品名：M4 ターボアンカー(ALC用/25本)



販売価格	3,840円(税抜)／4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜)／4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 10:14現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ			

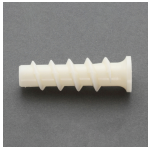

■寸法図

仕様

適合ねじ・ボルト	木ねじ:4～4.5mm ボルト:M4 (ねじ込み量:35～50mm)	サイズ	全長(埋込深さ・L):50mm 頭部径(D):16mm 本体径(d):15mm
下穴サイズ	直径(Da):10mm 深さ(l):60mm	材質	ナイロン
入数は25本入りです。			
下穴径	10mm		

代替品

	品番	EA945NT-4A
	コメント	変更点:入数(25本→50本)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.