


品番 : EA947AL-11

品名 : 10.8x 90mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/20本)

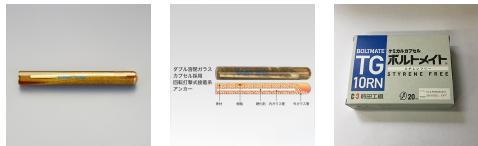

販売価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
カタログ価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 02:33現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ			



仕様

材質	エポキシアクリレート樹脂	適合ねじ径	M10・W3/8・D10
基準穿孔条件	M10・W3/8:12×90mm D10:13×90mm	サイズ(mm)	φ10.8×90
容量(ml)	6.5	入数	20
エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系と施工アンカーです。			
スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。			
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。			
横向きや上向きの施工にも対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.