


品番：EA947AL-222

品名：M16x210mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

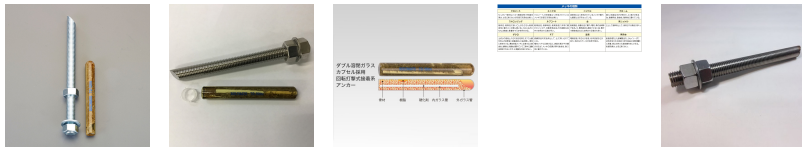

販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/11/01 08:54現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1305ページ		



仕様

<セット内容>	接着剤カプセル×1 寸切ボルト(45°カット)×1 六角ナット×2 ワッシャー×1	材質	アンカー:鉄(ユニクロメッキ) 接着剤:エポキシアクリレート樹脂
適合ねじ径	M16	全長(mm)	210
下穴径(mm)	19	サイズ(mm)	φ16.8×120
容量(ml)	21	固定板厚	50mmまで
最大引張荷重(kN)	138		

エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。

スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。

横向きや上向きの施工にも対応

高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.