


品番：EA947AN-10


品名：M 8/12-43mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/05/26 04:30現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

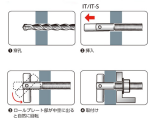

規格	寸法	質量	耐力
M8	全長: 65mm	約 1.2g	約 1.5kN
M10	全長: 75mm	約 2.5g	約 3.0kN
M12	全長: 90mm	約 4.5g	約 5.0kN

 

仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-865
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	65mm
首下長さ	57mm	ねじ長さ	45mm
はさみ込み厚	12~43mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

