


品番：EA947AN-21


品名：M12/15-40mm ボートアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
カタログ価格	860円(税抜) / 946円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/26 04:31現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

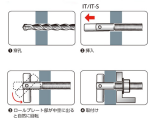

規格	単位	数量	重量	備考
M12	個	2	0.12	

 

仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-1270
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M12	全長	70mm
首下長さ	58mm	ねじ長さ	43mm
はさみ込み厚	15~40mm	座金付ナット高さ	12.3mm
プレート長さ(C)	37mm	座金付ナット二面幅	19mm
施工時必要中空幅	39mm	下穴径	13.5mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

