


品番：EA947AN-22


品名：M12/15-70mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/26 04:30現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

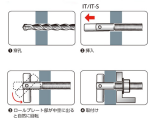

規格	寸法	質量	耐力
M12	100mm	0.15kg	10kN
M12	80mm	0.12kg	8kN
M12	60mm	0.09kg	6kN
M12	40mm	0.06kg	4kN

 

仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-1210
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M12	全長	100mm
首下長さ	88mm	ねじ長さ	73mm
はさみ込み厚	15~70mm	座金付ナット高さ	12.3mm
プレート長さ(C)	37mm	座金付ナット二面幅	19mm
施工時必要中空幅	39mm	下穴径	13.5mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

